


## RUSV60206-KS

### Rollenumlaufschuh

Schaeffler Material-Nummer:  
0010039840000


Rollenumlaufschuhe, mit  
Distanzelementen, mit integriertem  
Vorspankeil, RUSV...-KS

### Technische Informationen

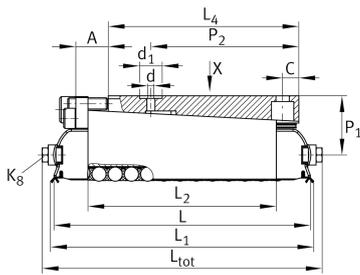

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

L	216 mm	Gesamtlänge
B	52 mm	Breite
H	60 mm	Höhe
C	305.000 N	Tragzahl dyn.
C <sub>0</sub>	550.000 N	Tragzahl stat.
	4,15 kg	Gewicht

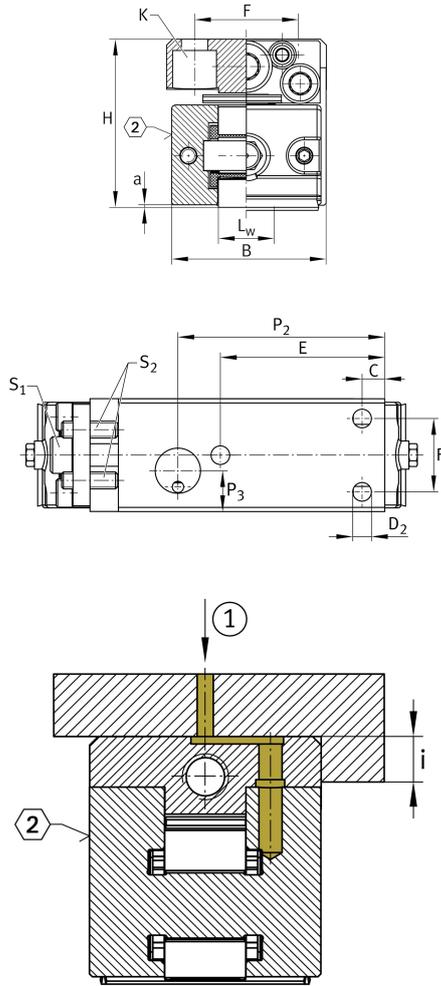

## Anschlußmaße

L	206 mm	
L <sub>1</sub>	206 mm	
L <sub>3</sub>	158 mm	
L <sub>4</sub>	159 mm	
a	0,3 mm	
L <sub>w</sub>	20 mm	
C	10 mm	
E	115 mm	Anschlussmaß Länge
F	35 mm	
i	8 mm	Anschlussmaß Breite
P <sub>1</sub>	41,5 mm	
d <sub>1</sub>	22 mm	
P <sub>2</sub>	145 mm	
P <sub>3</sub>	18 mm	
d	4 mm	
K	M6	Schmieranschluss nach DIN3405-A
S <sub>1</sub>	8 mm	Einstellschraube (Innensechskant)
S <sub>2</sub>	4 mm	Konter- und Abdrückschraube (Innensechskant)
K	M8	Size thread k DIN
K M <sub>A</sub>	41 Nm	Anziedrehmoment Befestigungsschrauben
D <sub>2</sub>	8,6 mm	
A <sub>max</sub>	15 mm	Zustellung durch Einstellschraube
Delta h <sub>max</sub>	0,78 mm	Zustellhöhe
	0,05 mm	Zustellhöhe je Schraubenumdrehung

## Verwandte Produkte

UG12553, UGN12553- geeignete Führungsschienen

A, UZ12553,

UZN12553-A,

UFK6412, UFB7812