

★ 203-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0008082530000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer
Außenring, Innenring für Passung,
beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

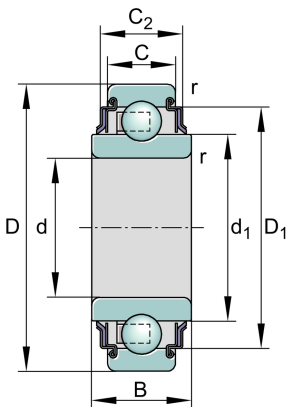

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D	40 mm	Außendurchmesser
B	18,3 mm	Breite
C_r	9.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	22.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,07 kg	Gewicht

Abmessungen

D_1	32,9 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	12 mm	Breite des Außenringes
C_2	12 mm	Breite über Dichtungen
d_1	24,2 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

Berechnungsfaktoren

f_0	13	Berechnungsfaktor
-------	----	-------------------