

## ★ 204-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008092250000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer  
Außenring, Innenring für Passung,  
beidseitig R-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

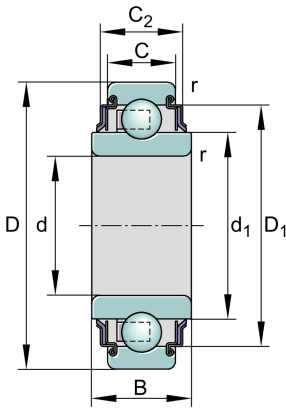

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	17,7 mm	Breite
$C_r$	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	18.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,11 kg	Gewicht

### Abmessungen

$D_1$	38,7 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	14 mm	Breite des Außenringes
$C_2$	14 mm	Breite über Dichtungen
$d_1$	28,7 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

### Berechnungsfaktoren

$f_0$	13,1	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------