

★ 205-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0008104010000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer
Außenring, Innenring für Passung,
beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

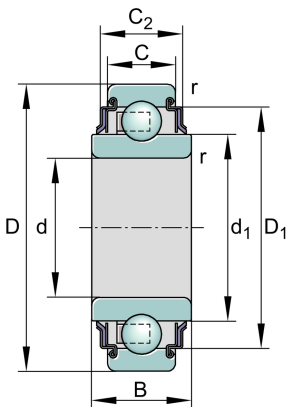

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	52 mm	Außendurchmesser
B	21 mm	Breite
C_r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	16.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,158 kg	Gewicht

Abmessungen

D_1	42,6 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	15 mm	Breite des Außenringes
C_2	16,7 mm	Breite über Dichtungen
d_1	33,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

Berechnungsfaktoren

f_0	13,8	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------