

## ★ 206-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008115210000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer  
Außenring, Innenring für Passung,  
beidseitig R-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

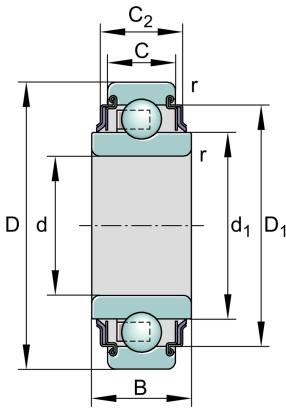

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	24 mm	Breite
$C_r$	20.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	13.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,24 kg	Gewicht

### Abmessungen

$D_1$	52 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	16 mm	Breite des Außenringes
$C_2$	19,6 mm	Breite über Dichtungen
$d_1$	40,2 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

### Berechnungsfaktoren

$f_0$	13,8	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------