

★ 207-XL-KRR-AH03

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0008127810000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer
Außenring, Innenring für Passung,
beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

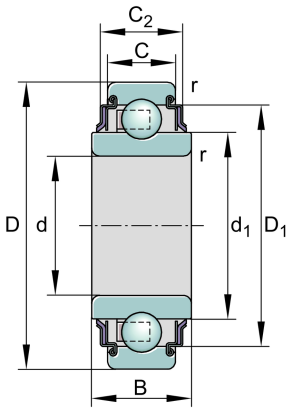

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 72 mm | Außendurchmesser |
| B | 25 mm | Breite |
| C_r | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| $n_{G \text{ Grease}}$ | 11.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| | 0,35 kg | Gewicht |

Abmessungen

| | | |
|-------|---------|---------------------------------|
| D_1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
| C | 17 mm | Breite des Außenringes |
| C_2 | 19,7 mm | Breite über Dichtungen |
| d_1 | 46,8 mm | Borrdurchmesser des Innenringes |

Berechnungsfaktoren

| | | |
|-------|------|-------------------|
| f_0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
|-------|------|-------------------|