

★ 208-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0008137100000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager 2...KRR, zylindrischer
Außenring, Innenring für Passung,
beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

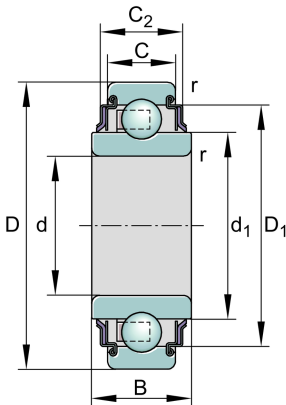

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite
C_r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	10.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,45 kg	Gewicht

Abmessungen

D_1	68,2 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	18 mm	Breite des Außenringes
C_2	20,5 mm	Breite über Dichtungen
d_1	52,3 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

Berechnungsfaktoren

f_0	13,6	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------