



★ BE20-XL

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0009494340000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager BE, zylindrischer Außenring,
mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

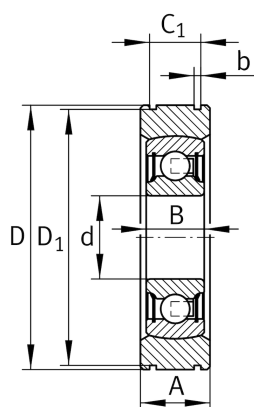

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	55 mm	Außendurchmesser
C _r	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,188 kg	Gewicht

Abmessungen

A	16 mm	Breite des Außenringes
C ₁	11,2 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	1,35 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D ₁	52,6 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

Berechnungsfaktoren

	204-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f ₀	13,1	Berechnungsfaktor