



★ BE30-XL

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0009494180000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager BE, zylindrischer Außenring,
mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

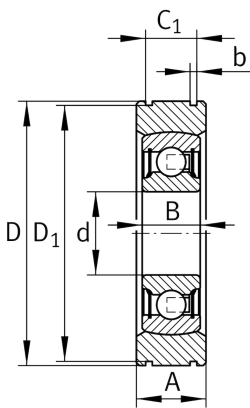

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72 mm	Außendurchmesser
C _r	20.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	590 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,36 kg	Gewicht

Abmessungen

A	21 mm	Breite des Außenringes
C ₁	14,4 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	1,9 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D ₁	68,8 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

Berechnungsfaktoren

	206-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f ₀	13,8	Berechnungsfaktor