



★ E30-XL-KRR

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008049750000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager E...KRR, zylindrischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentrerspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

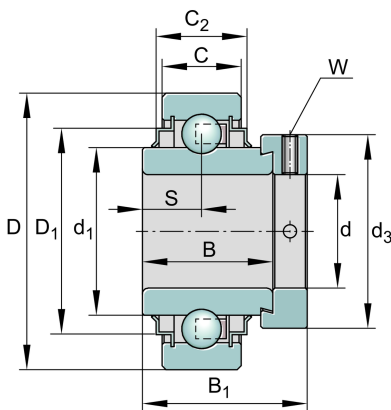

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	36,5 mm	Breite
B ₁	48,5 mm	Breite über Spannelement
C _r	20.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	590 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,4 kg	Gewicht

Abmessungen

C	18 mm	Breite des Außenringes
C ₂	20,7 mm	Breite über Dichtungen
S	18,3 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	40,2 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D ₁	52 mm	Außendurchmesser Dichtung
d ₃	44 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	4 mm	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------