



## ★ E35-XL-KLL

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008521120000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager E...KLL, zylindrischer  
Außenring, Befestigung durch  
Exzentrerspannung, beidseitig L-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

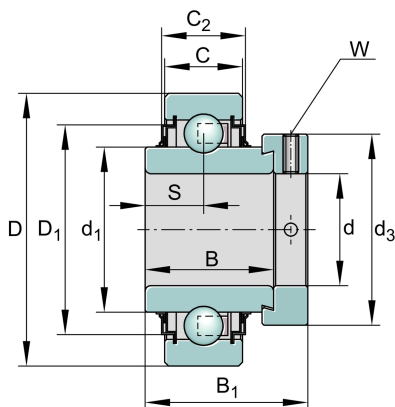

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72 mm	Außendurchmesser
B	37,7 mm	Breite
B <sub>1</sub>	51,3 mm	Breite über Spannelement
C <sub>r</sub>	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,56 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	25,4 mm	Breite über Dichtungen
S	18,8 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	46,8 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	60,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
d <sub>3</sub>	55 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

### Berechnungsfaktoren

f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------