



★ E40-XL-KLL

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008522010000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager E...KLL, zylindrischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentrerspannung, beidseitig L-Dichtung

X-life

Technische Informationen

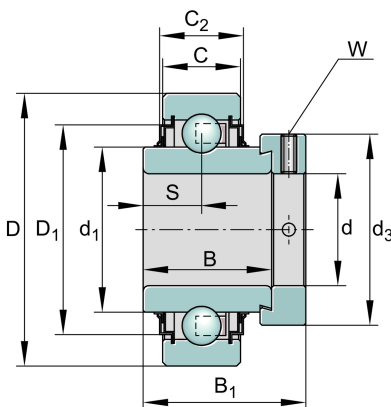

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
B	42,9 mm	Breite
B ₁	56,5 mm	Breite über Spannelement
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	840 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,76 kg	Gewicht

Abmessungen

C	21 mm	Breite des Außenringes
C ₂	28,1 mm	Breite über Dichtungen
S	21,4 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	52,3 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	68,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------