



★ GNE60-XL-KRR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009445210000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GNE...KRR-B, sphärischer
Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

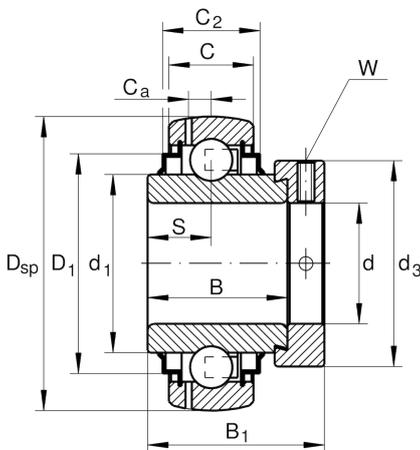

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	130 mm	Außendurchmesser
B	52 mm	Breite
B ₁	68 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	6.100 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	87.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	52.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	2.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,642 kg	Gewicht

Abmessungen

C	33 mm	Breite des Außenringes
C ₂	37,2 mm	Breite über Dichtungen
S	23 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	79,4 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	109 mm	Außendurchmesser Dichtung
C _a	11,2 mm	Abstand Schmierbohrung
d ₃	89 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,2	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------