



## ★ GNE70-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0009446370000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GNE...KRR-B, sphärischer  
Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspanning, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

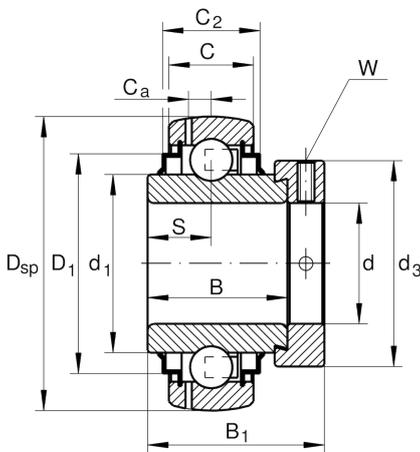

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	150 mm	Außendurchmesser
B	58 mm	Breite
B <sub>1</sub>	75,5 mm	Breite über Spannelement
n <sub>G Grease</sub>	5.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	111.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	68.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	3.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	3,81 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	37 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	41 mm	Breite über Dichtungen
S	26 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	92,2 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	127 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	12 mm	Abstand Schmierbohrung
d <sub>3</sub>	102 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	6 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	13,2	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------