



★ GSH20-XL-2RSR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009929410000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GSH...-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

X-life

Technische Informationen

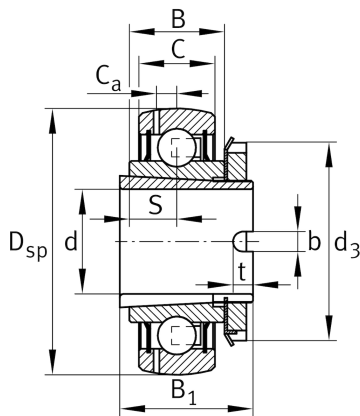

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	47 mm	Außendurchmesser
B	15 mm	Breite
B ₁	28 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	17.900 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	12.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	365 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,15 kg	Gewicht

Abmessungen

C	14 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
C _a	4 mm	Abstand Schmierbohrung
b	5 mm	Nutbreite
t	5 mm	Nuttiefe Spannhülse
d ₃	32 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter

Zusätzliche Informationen

	HUESH.SH20- ZN-0100-HLA	Spannhülse
f ₀	13	Berechnungsfaktor