



★ GSH25-XL-2RSR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009929840000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GSH...-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

X-life

Technische Informationen

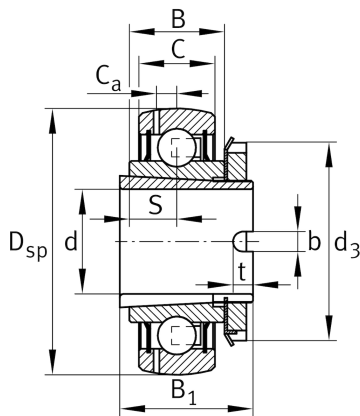

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	52 mm	Außendurchmesser
B	15 mm	Breite
B ₁	28 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	16.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	420 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,16 kg	Gewicht

Abmessungen

C	15 mm	Breite des Außenringes
S	7,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
C _a	3,9 mm	Abstand Schmierbohrung
b	5 mm	Nutbreite
t	5 mm	Nuttiefe Spannhülse
d ₃	38 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter

Zusätzliche Informationen

	HUESH.SH25- ZN-0100-HLA	Spannhülse
f ₀	13,9	Berechnungsfaktor