



## ★ GSH30-XL-2RSR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0009474070000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GSH...2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

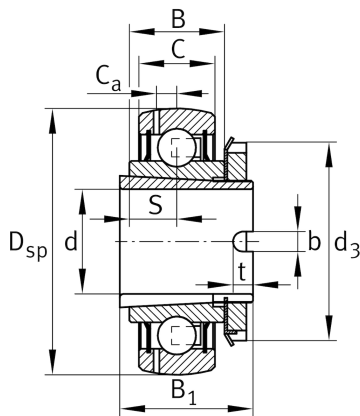

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	62 mm	Außendurchmesser
B	18 mm	Breite
B <sub>1</sub>	32 mm	Breite über Spannelement
n <sub>G Grease</sub>	13.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	18.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,28 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	18 mm	Breite des Außenringes
S	9 mm	Abstand Laufbahnmitte
C <sub>a</sub>	4,7 mm	Abstand Schmierbohrung
b	5 mm	Nutbreite
t	5 mm	Nuttiefe Spannhülse
d <sub>3</sub>	45 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter

### Zusätzliche Informationen

	HUESH.SH30- ZN-0100-HLA	Spannhülse
f <sub>0</sub>	14	Berechnungsfaktor