



★ GSH35-XL-2RSR-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009476790000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GSH...2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

X-life

Technische Informationen

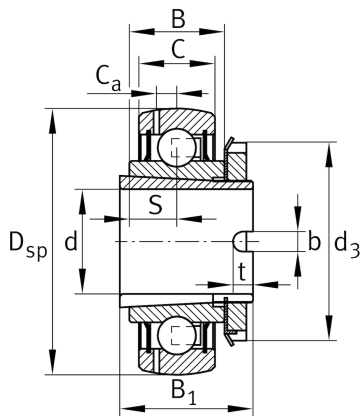

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B	19 mm	Breite
B ₁	34 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	11.400 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	24.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	820 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,4 kg	Gewicht

Abmessungen

C	19 mm	Breite des Außenringes
S	9,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
C _a	5,8 mm	Abstand Schmierbohrung
b	5 mm	Nutbreite
t	5 mm	Nuttiefe Spannhülse
d ₃	52 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter

Zusätzliche Informationen

	HUESH.SH35- ZN-0100-HLA	Spannhülse
f ₀	13,9	Berechnungsfaktor