



## ★ GYE45-210-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0009925850000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GYE...KRR-B, sphärischer  
Außenring, Befestigung durch  
Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

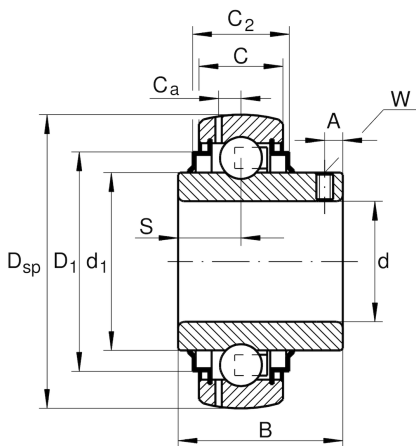

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	90 mm	Außendurchmesser
B	51,6 mm	Breite
n <sub>G Grease</sub>	9.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	37.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	23.200 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	1.210 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,9 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	22 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	26,4 mm	Breite über Dichtungen
S	19 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	62,9 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	77,3 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	6,9 mm	Abstand Schmierbohrung
A	8,5 mm	Gewindeabstand
W	4 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	14,4	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------