

★ PE25-XL

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0009493610000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager PE, zylindrischer Außenring,
mit Einstellring aus Stahl, Befestigung
durch Exzentringspannung, beidseitig P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

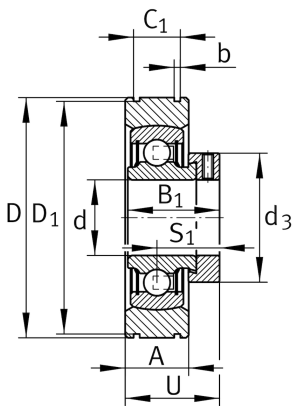

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
U	32 mm	Breite
C_r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,31 kg	Gewicht

Abmessungen

A	17 mm	Breite des Außenringes
C_1	11,2 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	1,9 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D_1	59,6 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

Berechnungsfaktoren

	RAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f_0	13,8	Berechnungsfaktor