



★ RABRB20/52-XL-FA106

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008348310000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RABR, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzenterspannring,
beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

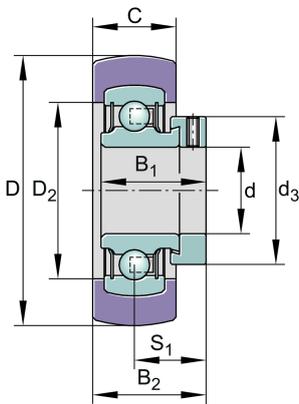

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	52,3 mm	Außendurchmesser
C	17,6 mm	Breite des Außenringes
B ₂	32,3 mm	Breite total
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
C _r	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.160	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,2 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	23,5 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	39 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d ₃	33 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter

Zusätzliche Informationen

	RAE20-XL-NPP-B-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f ₀	13,1	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring