



★ RABRB25/62-XL-FA106

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008348660000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RABR, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzenterspannring,
beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

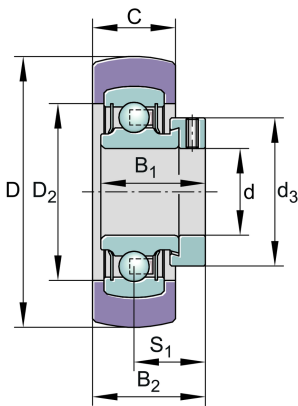

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62,2 mm	Außendurchmesser
C	20,8 mm	Breite des Außenringes
B ₂	33,9 mm	Breite total
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.390	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,24 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	23,5 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	44,5 mm	Borndurchmesser Gummiring
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter

Zusätzliche Informationen

	RAE25-XL-NPP-B-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring