



## ★ RABRB30/72-XL-FA106

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008348820000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RABR, mit Gummidämmring,  
Befestigung durch Exzenterspannring,  
beidseitig P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

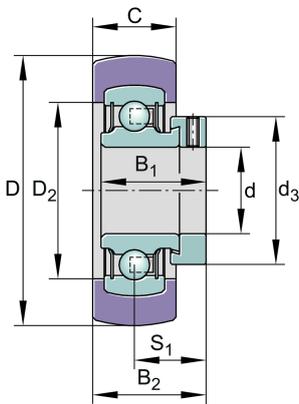

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72,2 mm	Außendurchmesser
C	23 mm	Breite des Außenringes
B <sub>2</sub>	38,2 mm	Breite total
B <sub>1</sub>	35,8 mm	Breite über Spannelement
C <sub>r</sub>	19.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	480 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.980	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,38 kg	Gewicht

### Abmessungen

S <sub>1</sub>	26,7 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D <sub>2</sub>	54 mm	Borndurchmesser Gummiring
d <sub>3</sub>	44 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter

### Zusätzliche Informationen

	RAE30-XL-NPP-B-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring