



★ RABRB35/80-XL-FA106

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009260510000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RABR, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzenterspannring,
beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

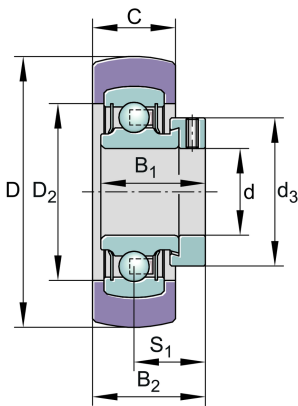

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80,2 mm	Außendurchmesser
C	24 mm	Breite des Außenringes
B ₂	41,4 mm	Breite total
B ₁	39 mm	Breite über Spannelement
C _r	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2.700	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,54 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	29,4 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	62 mm	Borndurchmesser Gummiring
d ₃	55 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter

Zusätzliche Informationen

	RAE35-XL-NPP-B-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring