



★ RABRB40/85-XL-FA106

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0009753110000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RABR, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzenterspannring,
beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

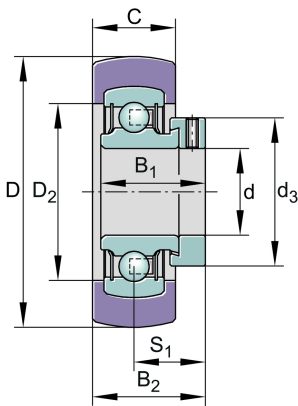

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	85 mm	Außendurchmesser
C	27 mm	Breite des Außenringes
B ₂	46,3 mm	Breite total
B ₁	43,8 mm	Breite über Spannelement
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.030 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	3.500	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,652 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	32,7 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	70 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter

Zusätzliche Informationen

	RAE40-XL-NPP-B-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring