

## ★ RCSMB20/65-XL-FA106

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008474370000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RCSM, mit Gummidämmring,  
Befestigung durch Exzenterstannring,  
beidseitig P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

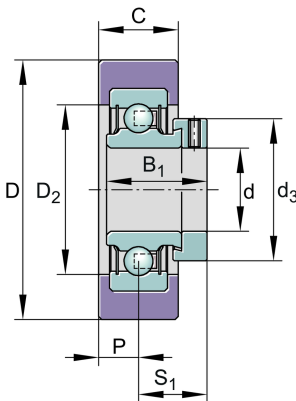

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	65,1 mm	Außendurchmesser
C	25,4 mm	Breite des Außenringes
B <sub>1</sub>	31 mm	Breite über Spannelement
C <sub>r</sub>	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.200	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,245 kg	Gewicht

### Abmessungen

S <sub>1</sub>	23,5 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D <sub>2</sub>	40 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d <sub>3</sub>	33 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
P	12,7 mm	Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite

### Zusätzliche Informationen

	RAE20-XL-NPP-FA106	Lagerbezeichnung
f <sub>0</sub>	13,1	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring