

★ RCSMB25/65-XL-FA106

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008474880000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RCSM, mit Gummidämmring,
Befestigung durch Exzentersternring,
beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

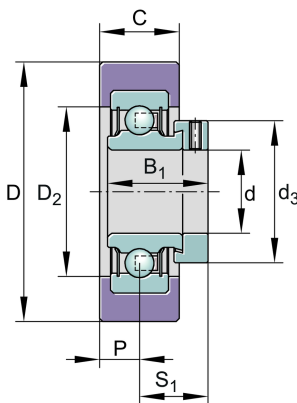

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	65,1 mm	Außendurchmesser
C	25,4 mm	Breite des Außenringes
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.400	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,233 kg	Gewicht

Abmessungen

S ₁	23,5 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D ₂	46 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
P	12,7 mm	Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite

Zusätzliche Informationen

	RAE25-XL-NPP-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring