



★ E70-XL-KRR

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008805310000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager E...KRR, zylindrischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentrerspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

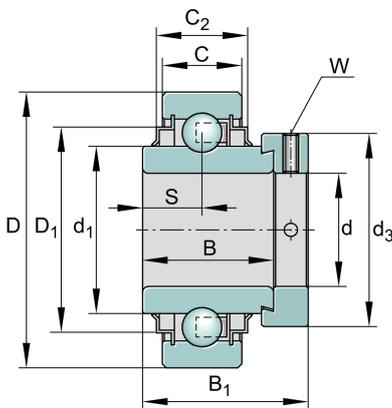

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
D	125 mm	Außendurchmesser
B	48,5 mm	Breite
B ₁	66 mm	Breite über Spannelement
C _r	66.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	2.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,12 kg	Gewicht

Abmessungen

C	28 mm	Breite des Außenringes
C ₂	32 mm	Breite über Dichtungen
S	21,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	85,2 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D ₁	109 mm	Außendurchmesser Dichtung
d ₃	96 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	6 mm	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	14,4	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------