



★ BE35-XL

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0009493960000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager BE, zylindrischer Außenring,
mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

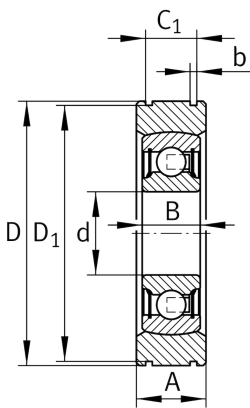

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
C _r	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,43 kg	Gewicht

Abmessungen

A	21 mm	Breite des Außenringes
C ₁	14,4 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	1,9 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D ₁	76,8 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

Berechnungsfaktoren

	207-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f ₀	13,8	Berechnungsfaktor