



★ 202-XL-KRR

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0008072060000

Spannlager 2...KRR, zylindrischer
Außenring, Innenring für Passung,
beidseitig R-Dichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

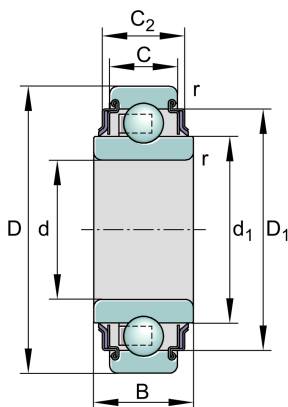

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
D	35 mm	Außendurchmesser
B	14,4 mm	Breite
C_r	8.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	3.700 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	25.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,05 kg	Gewicht

Abmessungen

D_1	28,8 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	11 mm	Breite des Außenringes
C_2	11 mm	Breite über Dichtungen
d_1	21,5 mm	Borndurchmesser des Innenringes

Berechnungsfaktoren

f_0	13,1	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------