



## 211-XL-KRR


### Rillenkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0008164420000

Spannlager 2..-KRR, zylindrischer  
Außenring, Innenring für Passung,  
beidseitig R-Dichtung

X-life

#### Technische Informationen

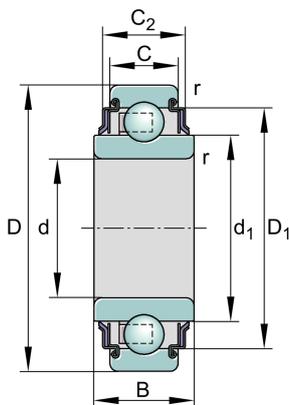

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	55 mm	Bohrungsdurchmesser
D	100 mm	Außendurchmesser
B	36 mm	Breite
$C_r$	46.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	29.000 N	Statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	8.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,85 kg	Gewicht

#### Abmessungen

$D_1$	85,9 mm	Außendurchmesser Dichtung
C	21 mm	Breite des Außenringes
$C_2$	27,5 mm	Breite über Dichtungen
$d_1$	69,8 mm	Borrdurchmesser des Innenringes

#### Berechnungsfaktoren

$f_0$	14,2	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------