



## ★ BE40-XL

### Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:  
0009484890000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager BE, zylindrischer Außenring,  
mit Einstellring aus Stahl, beidseitig P-  
Dichtung

X-life

## Technische Informationen

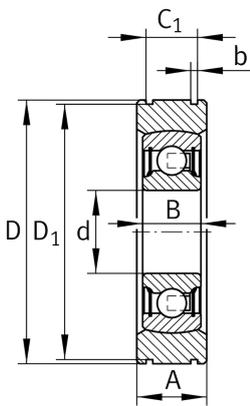

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	90 mm	Außendurchmesser
C <sub>r</sub>	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	1.030 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,6 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	25 mm	Breite des Außenringes
C <sub>1</sub>	15,4 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	2,7 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D <sub>1</sub>	86,8 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

### Berechnungsfaktoren

	208-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f <sub>0</sub>	13,6	Berechnungsfaktor