

★ PE35-XL

Rillenkugellager


Schaeffler Material-Nummer:
0009493450000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager PE, zylindrischer Außenring,
mit Einstellring aus Stahl, Befestigung
durch Exzentringspannung, beidseitig P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

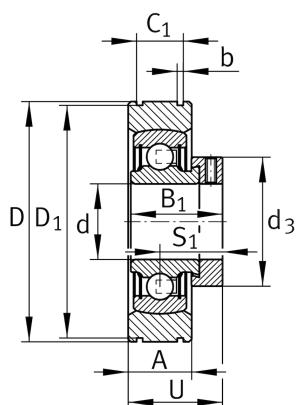

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
U	40 mm	Breite
C_r	25.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	650 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,63 kg	Gewicht

Abmessungen

A	21 mm	Breite des Außenringes
C_1	14,4 mm	Abstand Ringnuten
	0,2 mm	Abstand Ringnuten oberes Abmaß
b	1,9 mm	Nutbreite
	0,3 mm	Nutbreite oberes Abmaß
D_1	76,8 mm	Nutdurchmesser
	-0,5 mm	Nutdurchmesser unteres Abmaß

Berechnungsfaktoren

	RAE35-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
f_0	13,8	Berechnungsfaktor