



## ★ RCRB25/57-XL-FA106

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008337700000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RCR, mit Gummidämmring,  
Befestigung durch Exzentringspannung,  
beidseitig P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

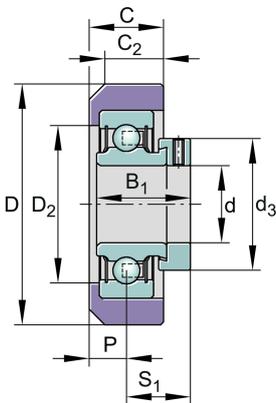

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	57,3 mm	Außendurchmesser
C	19,8 mm	Breite des Außenringes
B <sub>1</sub>	31 mm	Breite über Spannelement
C <sub>r</sub>	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1.400	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,202 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	17,5 mm	Breite Gummiring Mantelfläche
S <sub>1</sub>	23,5 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D <sub>2</sub>	44,5 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d <sub>3</sub>	37,5 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
P	9,8 mm	Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite

### Zusätzliche Informationen

	RAE25-XL-NPP-	Lagerbezeichnung
	FA106	
f <sub>0</sub>	13,8	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring