

## ★ RCSMB15/65-XL-FA106

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008336730000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RCSM, mit Gummidämmring,  
Befestigung durch Exzentersternring,  
beidseitig P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

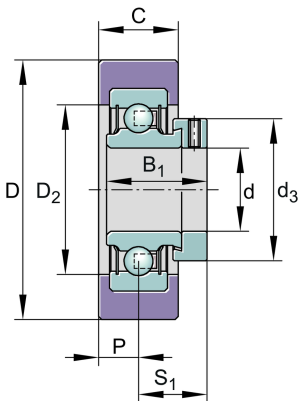

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
D	65,1 mm	Außendurchmesser
C	25,4 mm	Breite des Außenringes
B <sub>1</sub>	28,6 mm	Breite über Spannelement
C <sub>r</sub>	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	248 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	900	Tragfähigkeit (Gummiring)
	0,195 kg	Gewicht

### Abmessungen

S <sub>1</sub>	22,1 mm	Abstand Laufbahnmitte zu Spannring
D <sub>2</sub>	35 mm	Borrdurchmesser Gummiring
d <sub>3</sub>	28,4 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
P	12,7 mm	Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite

### Zusätzliche Informationen

	RAE15-XL-NPP-FA106	Lagerbezeichnung
f <sub>0</sub>	13	Berechnungsfaktor
Shore A	70 °	Härte Gummiring