



## ★ GE65-214-XL-KRR-B

### Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0008777000000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager GE...KRR-B, sphärischer  
Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspannung, beidseitig R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

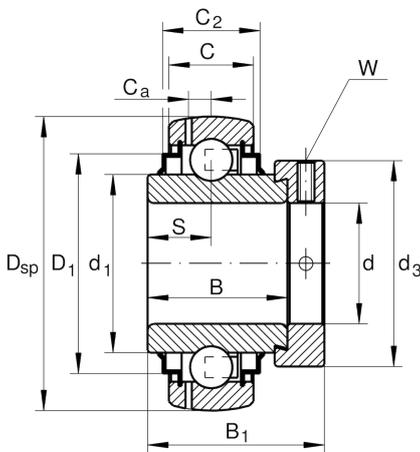

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	65 mm	Bohrungsdurchmesser
D <sub>SP</sub>	125 mm	Außendurchmesser
B	48,5 mm	Breite
B <sub>1</sub>	66 mm	Breite über Spannelement
n <sub>G Grease</sub>	6.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C <sub>r</sub>	62.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,3 kg	Gewicht

### Abmessungen

C	28 mm	Breite des Außenringes
C <sub>2</sub>	32 mm	Breite über Dichtungen
S	21,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d <sub>1</sub>	85,2 mm	Borndurchmesser des Innenringes
D <sub>1</sub>	109 mm	Außendurchmesser Dichtung
C <sub>a</sub>	8,9 mm	Abstand Schmierbohrung
d <sub>3</sub>	96 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	6 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

f <sub>0</sub>	14,4	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------