



★ K10X14X10-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000240586063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

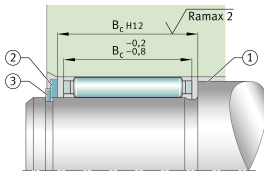

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,4 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	10 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	14 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	10 mm	Breite
C_r	5.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	6.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	730 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	29.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	23.500 1/min	Bezugsdrehzahl