

★ K10X14X13-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0005805896063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

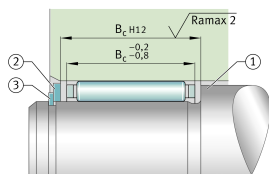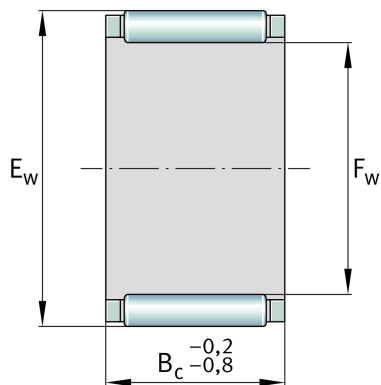

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,3 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	10 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	14 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	13 mm	Breite
C_r	7.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	8.400 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.040 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	29.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	23.000 1/min	Bezugsdrehzahl