

★ K10X16X12-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0005805466063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

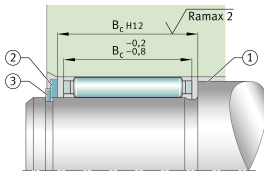

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	4,8 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	10 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	16 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	12 mm	Breite
C_r	8.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.200 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.020 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	27.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	21.800 1/min	Bezugsdrehzahl