



★ K12X16X13-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0005805626063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

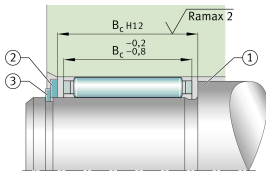

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,55 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	12 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	16 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	13 mm	Breite
C_r	8.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	9.400 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.170 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	26.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	19.900 1/min	Bezugsdrehzahl