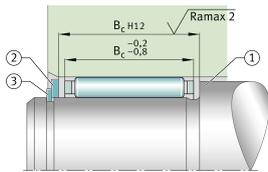
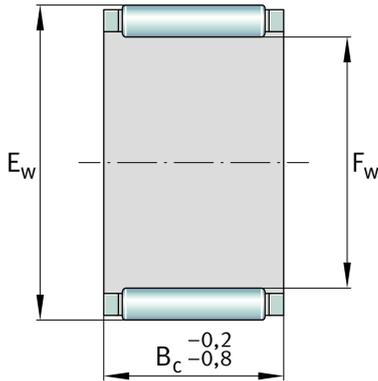
**K160X170X46**

Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000174266063

Nadelkranz K, 1-reihig

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	0,598 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	160 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	170 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	46 mm	Breite
C_r	152.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	510.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	64.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.950 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	1.970 1/min	Bezugsdrehzahl