



★ K5X8X10-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000297776063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

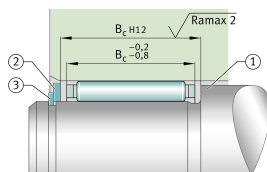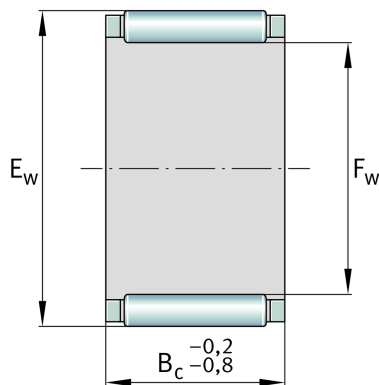

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,88 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	5 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	8 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	10 mm	Breite
C_r	3.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	2.650 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	355 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	39.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	47.000 1/min	Bezugsdrehzahl