

## ★ K6X9X8-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:  
0000239306063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

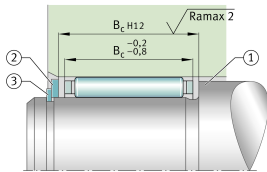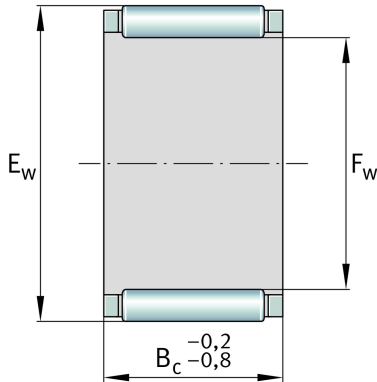

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,007 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	6 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	9 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	8 mm	Breite
$C_r$	2.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	2.280 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	290 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	36.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	41.000 1/min	Bezugsdrehzahl