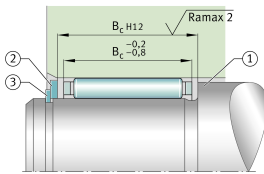
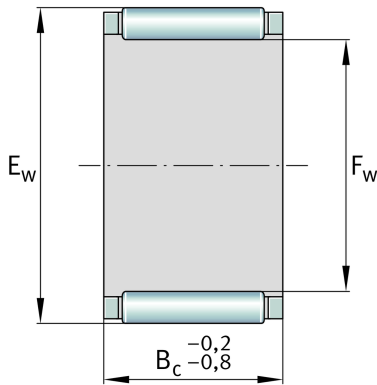


**K7X9X7-TV****Nadelkranz**Schaeffler Material-Nummer:  
0007546926063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

## Technische Informationen

**Temperaturbereich**

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	380 mg	Gewicht

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

$F_w$	7 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	9 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	7 mm	Breite
$C_r$	1.680 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	1.700 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	207 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	35.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	40.500 1/min	Bezugsdrehzahl