

## ★ K8X11X8-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:  
0006624376063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

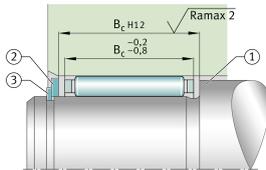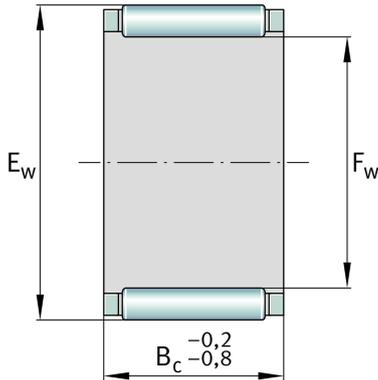

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,96 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	8 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	11 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	8 mm	Breite
$C_r$	3.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	3.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	385 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	32.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	32.000 1/min	Bezugsdrehzahl