

★ K8X12X10-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0005758286063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

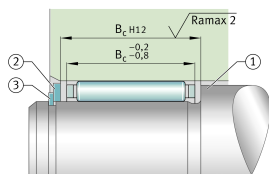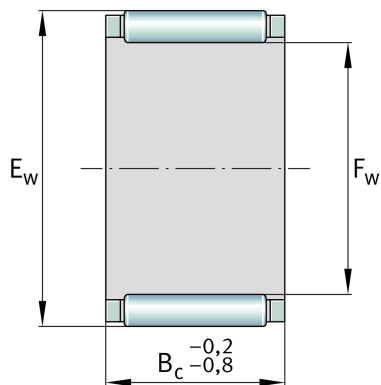

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	8 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	12 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	10 mm	Breite
C_r	5.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	4.700 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	570 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	31.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	29.000 1/min	Bezugsdrehzahl