



★ K9X12X13-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000241126063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

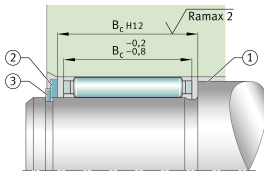

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,1 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	9 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	12 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	13 mm	Breite
C_r	5.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.100 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	980 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	31.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	27.000 1/min	Bezugsdrehzahl