

★ RPNA15/28-XL

Einstell-Nadellager


Schaeffler Material-Nummer:
0507794350000

Einstell-Nadellager RPNA, ohne Innenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

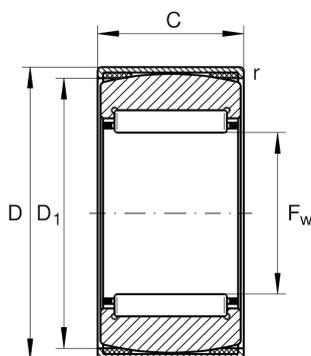

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	31,32 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	15 mm	Hüllkreis innen
D	28 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
C_r	7.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.900 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.450 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	24.100 1/min	Grenzdrehzahl

Abmessungen

D_1	24,5 mm	Bord-Durchmesser Außenhülse
r_{\min}	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand