

★ K35X45X30



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0007181816063

Nadelkranz K, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

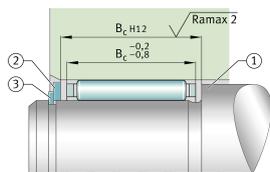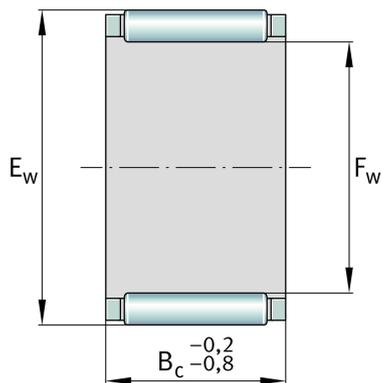

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	86,09 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	35 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	45 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	30 mm	Breite
C_r	53.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	79.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	10.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.700 1/min	Bezugsdrehzahl