




★ NKIA5914-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0504212550000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

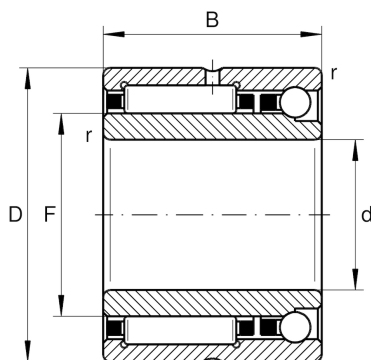

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
D	100 mm	Außendurchmesser
B	40 mm	Breite
C_r	95.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	156.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_a	16.800 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	44.500 N	statische Tragzahl, axial
C_{ur}	28.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ur}	28.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_{ua}	2.020 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	5.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	4.900 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,98 kg	Gewicht

Abmessungen

F	80 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand